

Termocoppie PFA isolate pronte all'uso.

Linea con estremità sigillate ermeticamente e conduttori scoperti.


Serie HSTC

Lunghezze, isolamenti e configurazioni personalizzate


OMEGACAL™
DISPONIBILE CON
CALIBRAZIONE DI FABBRICA
it.omega.com

SODDISFA O SUPERA
LIMITI D'ERRORE SPECIALI (SLE)
ED EN 60584-2:
Classe di tolleranza 1

- ✓ Estremità sigillata-saldata IP68.
- ✓ Elevata resistenza a sostanze chimiche ed oli.
- ✓ Giunzione isolata elettricamente.
- ✓ Facili da pulire e sterilizzare.
- ✓ Le dimensioni ridotte assicurano una risposta rapida.
- ✓ Isolamento classificato da -270 a 250 °C.
- ✓ Cavo per termocoppie scoperto da 7/0,2 mm.
- ✓ Cavo di sezione nominale di 1,6 x 2,6 mm.

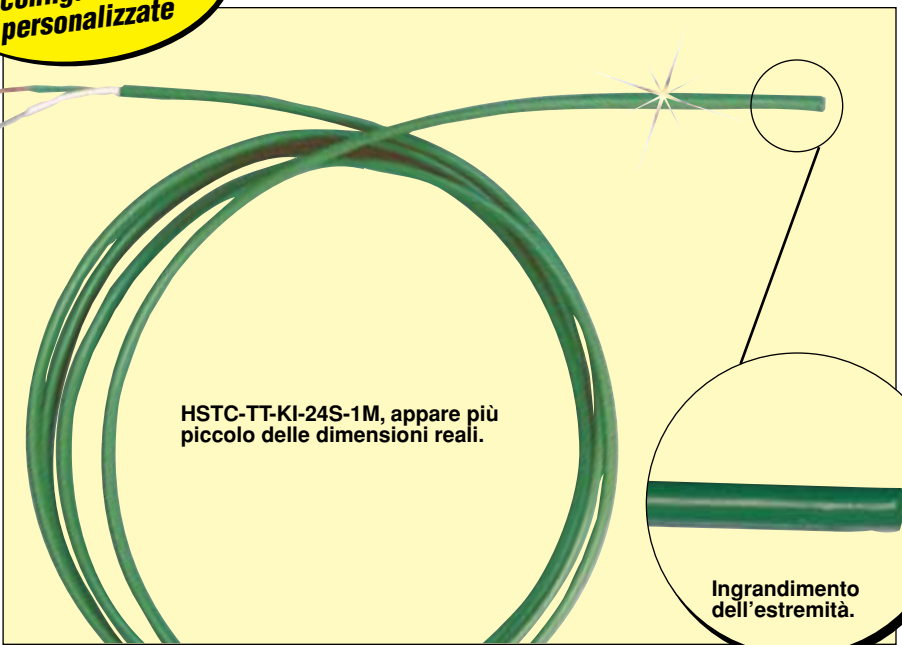

Questi sensori con cavo per termocoppia con isolamento in PFA sono sigillati-saldati ermeticamente all'estremità del sensore, per garantire una protezione in PFA uniforme sulla giunzione di misurazione. Questo design esclusivo consente di disporre di una termocoppia piccola, flessibile ed isolata elettricamente, adatta a un'ampia gamma di applicazioni.

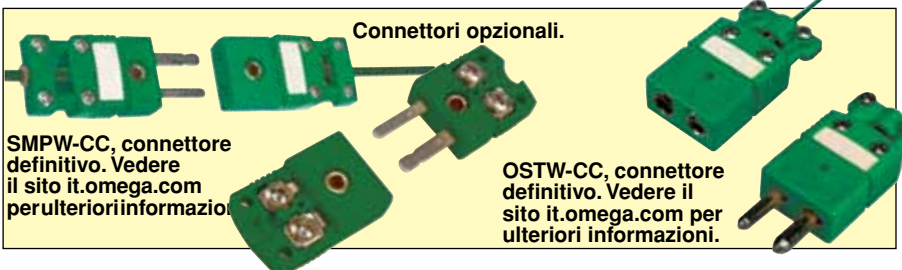

Per ordinare, visitare il sito it.omega.com/hstc per prezzi e dettagli.

Codice prodotto	Descrizione
HSTC-TT-(*)I-24S-1M	Termocoppia con estremità sigillata ermeticamente, 1 m, estremità scoperte
HSTC-TT-(*)I-24S-2M	Termocoppia con estremità sigillata ermeticamente, 2 m, estremità scoperte
HSTC-TT-(*)I-24S-3M	Termocoppia con estremità sigillata ermeticamente, 3 m, estremità scoperte
HSTC-TT-(*)I-24S-1M-SMPW-CC	Termocoppia sigillata ermeticamente, 1 m, SMPW definitivo maschio con serracavo
HSTC-TT-(*)I-24S-2M-SMPW-CC	Termocoppia sigillata ermeticamente, 2 m, SMPW definitivo maschio con serracavo
HSTC-TT-(*)I-24S-3M-SMPW-CC	Termocoppia sigillata ermeticamente, 3 m, SMPW definitivo maschio con serracavo

* Calibrazione inserto J, K, T o E.
Costo aggiuntivo per metro di cavo TT. Per ordinare la termocoppia con connettore di dimensioni standard, sostituire "SMPW" nel codice prodotto con "OSTW", nessun costo aggiuntivo.
Esempio di ordine: HSTC-TT-KI-24S-2M-SMPW-CC, 1 per modello, termocoppia con isolamento in PFA, calibrazione tipo K (CHROMEGA™-ALOMEGA™), cavo scoperto da 7/0,2 mm lungo 2 m, connettore maschio mini definitivo con scarico della tensione.