


**Sensori a termistore ermetici flessibili con guaina in PFA, per uso in ambienti umidi e corrosivi.**

## Serie HSTH-44000

- ✓ Disponibile in 3 valori di resistenza standard.
- ✓ La progettazione con guaina in PFA è estremamente resistente a sostanze chimiche e oli.
- ✓ Cavo isolato e rivestito in PFA da 1, 2 o 3 m (40, 80 o 120") 26 AWG a treccia, con estremità a conduttori scoperti standard.
- ✓ Facilmente sterilizzabili per applicazioni alimentari.
- ✓ Le ridotte dimensioni fisiche forniscono una risposta rapida per la temperatura.
- ✓ Intervallo di temperatura da -80 a 150 °C (da -112 a 302 °F).

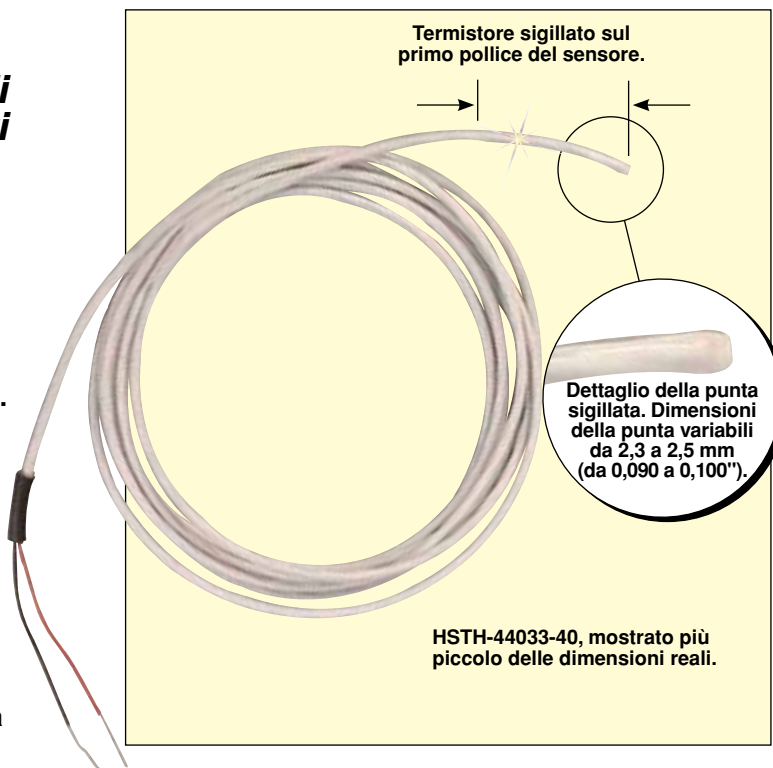

HSTH-44033-40, mostrato più piccolo delle dimensioni reali.

### Per ordinare

Codice prodotto	Resistenza	Intercambiabile da 0 a 70 °C	Lunghezza del cavo
HSTH-44033-40	2252 Ω a 25 °C	±0,1 °C	1 m (40"), conduttori scoperti
HSTH-44033-80	2252 Ω a 25 °C	±0,1 °C	2 m (80"), conduttori scoperti
HSTH-44033-120	2252 Ω a 25 °C	±0,1 °C	3 m (80"), conduttori scoperti
HSTH-44034-40	5000 Ω a 25 °C	±0,1 °C	1 m (40"), conduttori scoperti
HSTH-44034-80	5000 Ω a 25 °C	±0,1 °C	2 m (80"), conduttori scoperti
HSTH-44034-120	5000 Ω a 25 °C	±0,1 °C	3 m (80"), conduttori scoperti
HSTH-44031-40	10.000 Ω a 25 °C	±0,1 °C	1 m (40"), conduttori scoperti
HSTH-44031-80	10.000 Ω a 25 °C	±0,1 °C	2 m (80"), conduttori scoperti
HSTH-44031-120	10.000 Ω a 25 °C	±0,1 °C	3 m (80"), conduttori scoperti

**Note:** Per lunghezze del cavo personalizzate, superiori a 3 m (120"), modificare la variabile "-40", "-80" o "-120" nel codice prodotto, indicando la lunghezza desiderata in pollici ed aggiungendo al prezzo il costo addizionale per piede. Per un connettore telefonico, aggiungere "-PP" alla fine del codice prodotto per il costo aggiuntivo.

**Esempi di ordini:** HSTH-44033-40, sensore a termistore flessibile sigillato, 2252 Ω a 25 °C, intercambiabilità ±0,1 °C, lunghezza 1 m (40") con estremità a conduttori scoperti.

HSTH-44031-80-PP, sensore a termistore flessibile sigillato, 10.000 Ω a 25 °C, intercambiabilità ±0,1 °C, lunghezza 2 m (80") con estremità a conduttori scoperti e connettore telefonico.



Connettori OSTW-U-MF.



450-ATH termometro portatile ad alta precisione.



Serie DP25-TH 1/2 DIN, misuratori/regolatori di precisione a termistore.