

Gruppi di cavi Micro-CC per sonde, sensori e trasmettitori

Serie M12C

- ✓ Prolunghe con connettore femmina M12.
- ✓ Contatti placcati oro.
- ✓ Guaina/isolamento in PVC poliuretano.
- ✓ Disponibili in diverse lunghezze.
- ✓ Connessione diritta o ad angolo retto.
- ✓ Le configurazioni dei cavi includono estremità con connettore e conduttore scoperto o con due connettori a entrambe le estremità.



Estremità con conduttori scoperti.

M12C-PUR-4-S-F-5

Tutti i modelli appaiono più piccoli delle dimensioni reali.

Cavi di poliuretano estremamente flessibili per applicazioni nell'automazione industriale.

Dado in nickel placcato in ottone.



M12C-PUR-4-R-F-5 con connettore ad angolo retto,

M12C-PUR-4-S-F-5.

Cavi robusti rivestiti in PVC per applicazioni di lavaggio.

Dado AISI 316.



M12C-PUR-4-R-F-5 con connettore ad angolo retto.


M12C-PUR-4-S-F-5.



M12-R-F-FM.

Connettori montabili sul campo.

M12-S-F-FM.

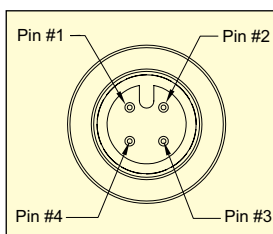

Codifica a colori

spinotto 1	spinotto 2	spinotto 3	spinotto 4
Marrone	Bianco	Blu	Nero

Per ordinare

Codice prodotto	Connettore 1	Connettore 2	Lunghezza del cavo	Guaina di isolamento
M12C-PUR-4-S-F-2	Spina diritta M12	Conduttori scoperti	2 m (6,5')	PUR
M12C-PUR-4-R-F-2	Spina angolata M12	Conduttori scoperti	2 m (6,5')	PUR
M12C-PUR-4-S-F-5	Spina diritta M12	Conduttori scoperti	5 m (16,4')	PUR
M12C-PUR-4-R-F-5	Spina angolata M12	Conduttori scoperti	5 m (16,4')	PUR
M12C-PUR-4-S-F-10	Spina diritta M12	Conduttori scoperti	10 m (32,6')	PUR
M12C-PUR-4-R-F-10	Spina angolata M12	Conduttori scoperti	10 m (32,6')	PUR
M12C-PVC-4-S-F-5	Spina diritta M12	Conduttori scoperti	5 m (16,4')	PVC
M12C-PVC-4-R-F-5	Spina angolata M12	Conduttori scoperti	5 m (16,4')	PVC
M12C-PVC-4-S-F-10	Spina diritta M12	Conduttori scoperti	10 m (32,6')	PVC
M12C-PVC-4-R-F-10	Spina angolata M12	Conduttori scoperti	10 m (32,6')	PVC
M12C-PVC-4-S-M-R-F-2	Spina diritta M12	Presca angolata M12	2 m (6,5')	PVC
M12C-PVC-4-S-M-R-F-5	Spina diritta M12	Presca angolata M12	5 m (16,4')	PVC
M12C-PVC-4-S-M-S-F-2	Spina diritta M12	Presca diritta M12	2 m (6,5')	PVC
M12C-PVC-4-S-M-S-F-5	Spina diritta M12	Presca diritta M12	5 m (16,4')	PVC
M12-S-F-FM	Presca diritta M12 - montabile sul campo†		N/A	N/A
M12-S-M-FM	Presca diritta M12 - montabile sul campo†		N/A	N/A
M12-R-F-FM	Presca angolata M12 - montabile sul campo†		N/A	N/A
M12-R-M-FM	Spina angolata M12 - montabile sul campo†		N/A	N/A

† Connettore a 4 pin M12 installabile sul campo con terminali a vite.

Esempi di ordini: M12C-PVC-4-R-F-5, gruppo serie di cavi M12C, connessione ad angolo retto, cavo in PVC, 5 m (16,4') L.

M12C-PVC-4-R-F-2, gruppo serie di cavi M12C, connessione diritta, cavo in poliuretano, 2 m (6,5') L.