

# Connettori miniatura più diffusi.

tipo SMPW, nylon rinforzato in fibra di vetro,  
da -29 a 180 °C di temperatura di servizio.

tipo HMPW polimero a cristalli liquidi  
di temperatura di servizio di 260 °C.

## HMPW/SMPW

- ✔ Costruzione per impieghi difficili.
- ✔ Codifica a colori per ANSI o IEC.
- ✔ Viti del coperchio imperdibili.
- ✔ Accetta fili a treccia o pieni fino a 0,8 mm di diametro.
- ✔ Rondelle di contatto a connessione rapida.
- ✔ Separatore fili interno.
- ✔ Viti combinate a croce/taglio.
- ✔ Tipo HMPW ecologicamente compatibile, esente da cadmio.

SMPW  
da -29 a 180 °C.



HMPW  
da -29 a 260 °C.



SMPW — Nylon rinforzato in fibra di vetro.  
HMPW — Polimero a cristalli liquidi  
esente da cadmio.


Mostrato più piccolo delle dimensioni reali.

Apportiamo modifiche ogni volta che si verificano miglioramenti della tecnica. Verificare la presenza di funzionalità aggiuntive al momento dell'ordine.

Anello in silicone,  
SR-SMP.

POLIMERO A  
CRISTALLI LIQUIDI!!


Mostrati più grandi  
delle dimensioni reali.

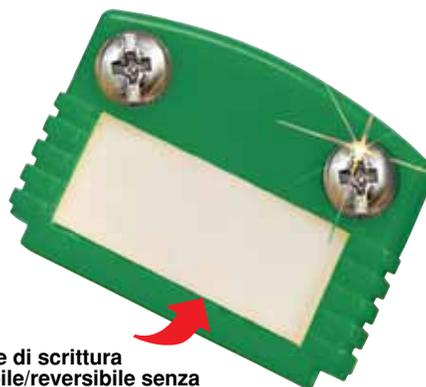

Finestre di scrittura  
rimovibile/reversibile senza  
costo aggiuntivo.

Nota: Un minore scolorimento del connettore può verificarsi tra 150 °C (302 °F) e 180 °C (356 °F). Le proprietà elettriche non sono influenzate.

Separatore fili interno.

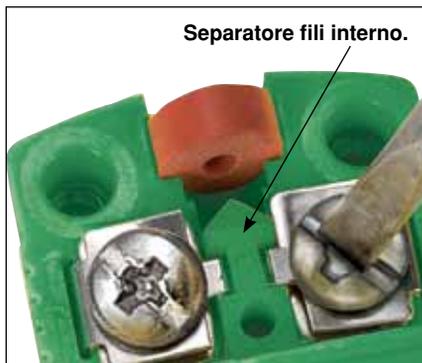

NYLON  
RINFORZATO CON  
FIBRA DI VETRO!


Contatti maschio  
con punta  
intagliata.

Boccola in ottone a crimpare  
e acciaio inox.



Disponibile in dimensioni adatte alle  
sonde del diametro di 1,5 e 3,0 mm.  
Visitare il sito [it.omega.com](http://it.omega.com).


Visitare il sito [it.omega.com](http://it.omega.com) per vedere  
la scelta completa di accessori per i  
connettori OMEGA.

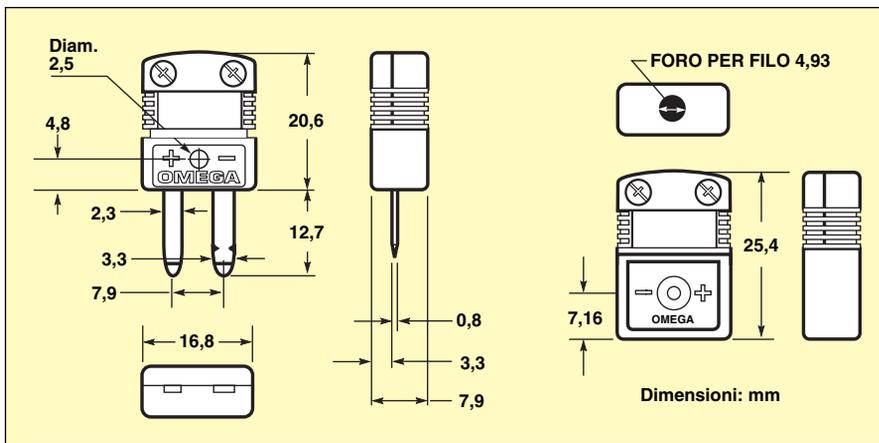

### Coppia base Serie HMPW

Anelli in silicone aggiuntivi; ordinare SR-SMP-10, per conf. da 10; ordinare SR-SMP-100, per conf. da 100 HMPW.

HMPW

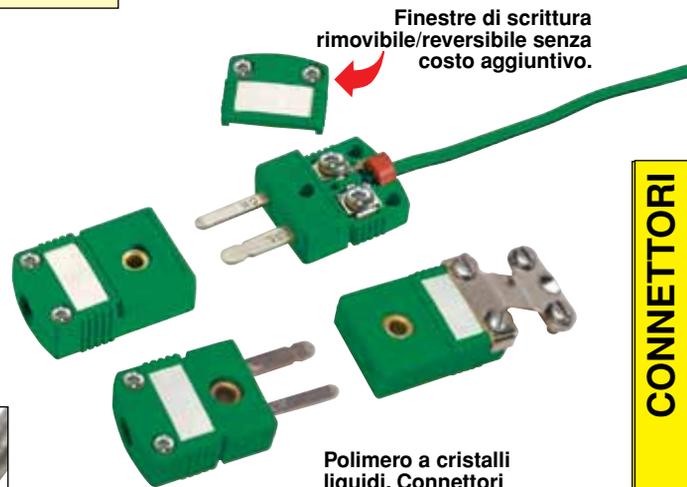

SMPW

Polimero a cristalli liquidi. Connettori mini mostrati nelle dimensioni reali.

#### Piano sconti

1-10	Netto e oltre
11-24	10%
25-49	15%
50-99	20%
100-999	25%
1000 and over	Contattare il reparto vendite

### Disponibili anche...

Trasmettitori e nuclei in ferrite per protezione EMI

Modello SPRTX trasmettitore integrato da 4 a 20 mA, £50. Vedere [it.omega.com](http://it.omega.com)

### BREVETTATO



Modello PCLM-FT fermaglio per cavo con nucleo in ferrite per protezione EMI, £1,70 l'uno. Connettore venduto a parte.



Rondelle di contatto a connessione rapida. Disponibili rondelle aggiuntive; ordinare CW-SMP-20, conf da 20; ordinare CW-SMP-100, per conf. da 100 SMPW.

Per ordinare, visitare il sito [it.omega.com/smpw\\_smp\\_hmp\\_hmpw\\_iec](http://it.omega.com/smpw_smp_hmp_hmpw_iec) per prezzi e dettagli

Codice della lega <sup>†</sup>	Legga di compensazione usata nel connettore		Colore coperchio	Codice prodotto in nylon rinforzato con fibra di vetro con finestra	Codice prodotto in polimero a cristalli liquidi con finestra
	+	-			
K	CHROMEGLA™	ALOMEGA™	Verde	SMPW-KI-(*).	HMPW-KI-(*).
T	Rame	Costantana	Marrone	SMPW-TI-(*).	HMPW-TI-(*).
J	Ferro	Costantana	Nero	SMPW-J-(*).	HMPW-J-(*).
E	CHROMEGLA™	Costantana	Viola	SMPW-E-(*).	HMPW-E-(*).
R,S	Rame	RNX/SNX	Arancio	SMPW-R/SI-(*).	HMPW-R/SI-(*).
G	GPX	GNX	Rosso/Verde	SMPW-G-(*).	-
C	CPX	CNX	Rosso	SMPW-C-(*).	HMPW-C-(*).
D	DPX	DNX	Rosso/Bianco	SMPW-D-(*).	-
U	Rame	Rame	Bianco	SMPW-U-(*).	HMPW-U-(*).
N	OMEGA-P™	OMEGA-N™	Rosa	SMPW-NI-(*).	HMPW-NI-(*).

\* Per ordinare: specificare "M" per il solo connettore maschio o "F" per il solo connettore femmina.

<sup>†</sup> I tipi J, K, T, E, R, S e B sono designazioni IEC. OMEGALLOY™ è genericamente nota come Nicrosil-Nisil. Mostrati modelli con codice colore IEC.

<sup>††</sup> Disponibili modelli senza finestra, consultare il reparto vendite per i dettagli.

Nota: I connettori tipo U (non compensati) sono usati con le termocoppie di tipo B (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh)

Esempi di ordini: SMPW-KI-M, nylon rinforzato con fibra di vetro, connettore maschio tipo K. SMPW-KI-F, nylon rinforzato con fibra di vetro, connettore femmina tipo K.