

 

Gruppi termocoppia con rondella “applicabile con bullone”.

SODDISFA O SUPERA
I LIMITI SPECIALI
DI ERRORE (SLE)
ED EN 60584-2:
Classe di tolleranza 1

- Per viti di dimensioni M3,5, M4, M4,5 e M6.
- Immagazzinati con estremità conduttori scoperte.
- Fibra di vetro classificata fino a 480 °C, PFA classificato fino a 260 °C.
- Contattare il reparto vendite per informazioni sull'isolamento in Kapton e su lunghezze o dimensioni personalizzate.
- Realizzato con filo solido di diametro 0,08 mm.
- Giunzione dotata di messa a terra.

Dimensioni della rondella.

viti M3,5 e M4:
6,5 L x 22 P mm.
viti M4,5 e M6:
9 L x 25 P mm.

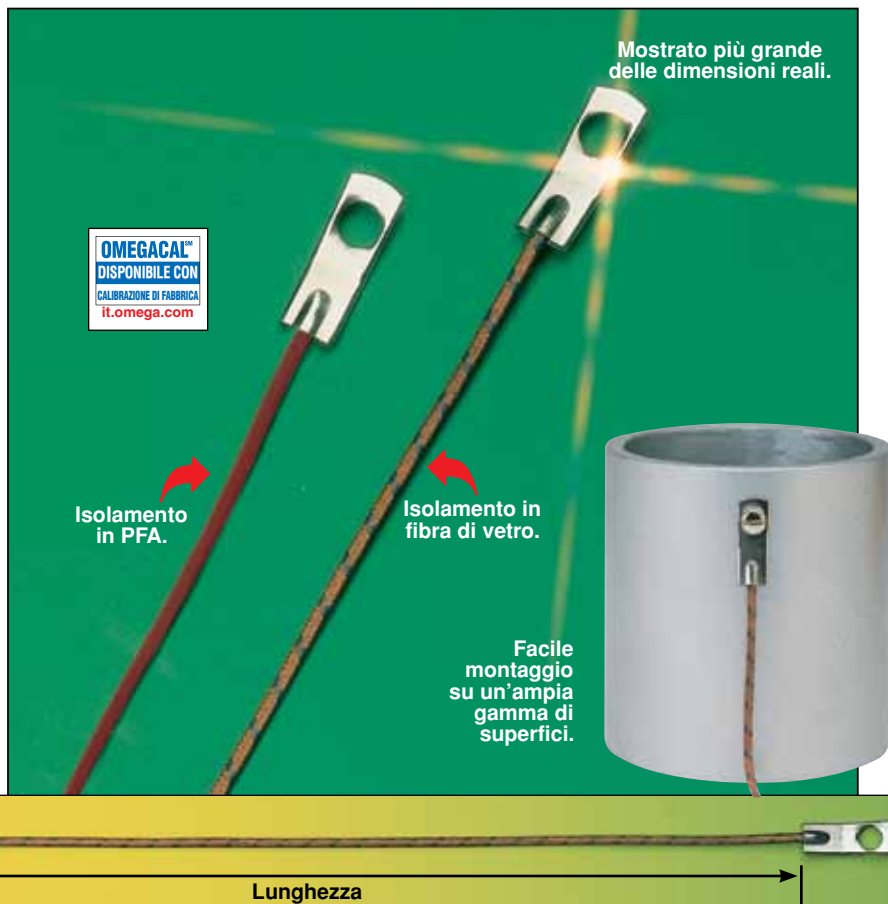

Per ordinare, visitare il sito it.omega.com/wt per prezzi e dettagli

Codice prodotto lung 300 mm	Codice prodotto lung 600 mm	Codice prodotto lung 1 m	Codice prodotto lung 2 m	Diametro del foro rondella in mm	Dimensioni metriche nominali della vite
ISOLAMENTO IN FIBRA DI VETRO					
WT(*)I-6-M300	WT(*)I-6-M600	WT(*)I-6-1M	WT(*)I-6-2M	3,68	M3,5
WT(*)I-8-M300	WT(*)I-8-M600	WT(*)I-8-1M	WT(*)I-8-2M	4,32	M4
WT(*)I-10-M300	WT(*)I-10-M600	WT(*)I-10-1M	WT(*)I-10-2M	4,95	M4,5
WT(*)I-14-M300	WT(*)I-14-M600	WT(*)I-14-1M	WT(*)I-14-2M	6,60	M6
ISOLAMENTO IN PFA					
WT(*)I-6-M300-TT	WT(*)I-6-M600-TT	WT(*)I-6-1M-TT	WT(*)I-6-2M-TT	3,68	M3,5
WT(*)I-8-M300-TT	WT(*)I-8-M600-TT	WT(*)I-8-1M-TT	WT(*)I-8-2M-TT	4,32	M4
WT(*)I-10-M300-TT	WT(*)I-10-M600-TT	WT(*)I-10-1M-TT	WT(*)I-10-2M-TT	4,95	M4,5
WT(*)I-14-M300-TT	WT(*)I-14-M600-TT	WT(*)I-14-1M-TT	WT(*)I-14-2M-TT	6,60	M6

* Specificare il tipo di termocoppia: J, K, T o E. Estremità conduttori scoperte standard. Per ordinare altri terminali, aggiungere il suffisso “-L” al codice prodotto per connettori a linguetta M4,5 per il costo aggiuntivo. Per connettori OSTW maschio standard, aggiungere il suffisso “-OSTW-M” al codice prodotto per il costo aggiuntivo, oppure aggiungere il suffisso “-OSTW-F” al codice prodotto per la femmina e per il costo aggiuntivo. Per la versione pressofusa del connettore a pin rotondi maschio standard, aggiungere il suffisso “-LRTC” al codice prodotto per il costo aggiuntivo. Per il connettore SMPW maschio mini, aggiungere il suffisso “-SMPW-M” al codice prodotto per il costo aggiuntivo, oppure aggiungere il suffisso “-SMPW-F” al codice prodotto per la femmina e il costo aggiuntivo. Per la versione pressofusa del connettore maschio mini, aggiungere il suffisso “-SRTC” al codice prodotto per il costo aggiuntivo. Per ordinare con conduttori di lunghezza superiore a 2 m, modificare “2M” nel codice prodotto indicando la lunghezza desiderata in m, per il costo aggiuntivo per ogni metro oltre i 2 m.

Esempio di ordine: WTJI-6-M300, termocoppia a rondella tipo J, vite M3,5, lunghezza 300 mm, cavo isolato in fibra di vetro intrecciata.